

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6025021



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6025021
Typ	WDK15030BR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Hersteller	OBO
Dimension	15x30x2000
Farbe	sepiabraun; RAL 8014
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	32
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	19,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6025021



Abmessungen

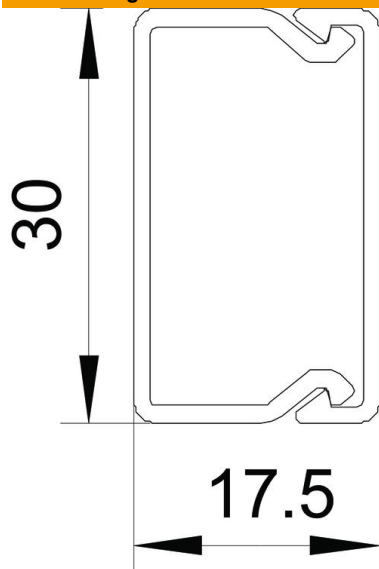

Länge	2.000 mm
Breite	30 mm
Höhe	17,5 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	2
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	2
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	2
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	375 mm ²
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C