

Technisches Datenblatt

Doppelklemme Formteilmontage A2

Artikelnummer: 6035998



Doppelklemme zum Montieren von Formteilen an rastbaren oder schraubbaren Kabelrinnen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6035998 |
| Typ | DOP A2 |
| Bezeichnung 1 | Doppelklemme |
| Bezeichnung 2 | zur Formteilmontage |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 42x13x13 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4310 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,325 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Doppelklemme Formteilmontage A2


Artikelnummer: 6035998



Abmessungen

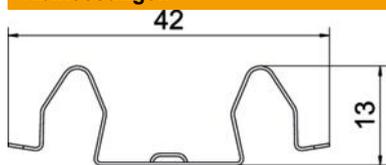

| | |
|--------|-------|
| Länge | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
| Höhe | 13 mm |

 

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Profilformen | sonstige |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Materialstärke | 0,4 mm |
| Profilform | sonstige |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Verbindungsart | schraubloser Verbinder |