


Technisches Datenblatt

Deckel Bogen winkelverstellbar FS

Artikelnummer: 6037508



Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

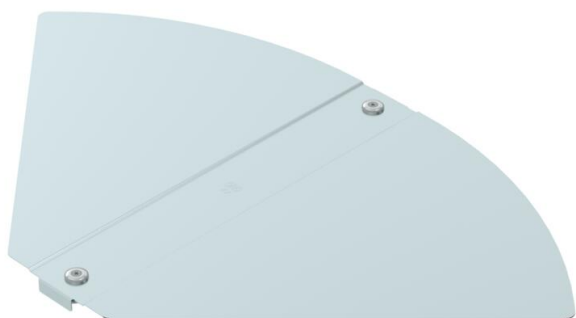

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 6037508 |
| Typ | RBD W 400 FS |
| Bezeichnung 1 | Deckel |
| Bezeichnung 2 | für Bogen, winkelverstellbar |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B400mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 135 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Deckel Bogen winkelverstellbar FS

Artikelnummer: 6037508



Abmessungen

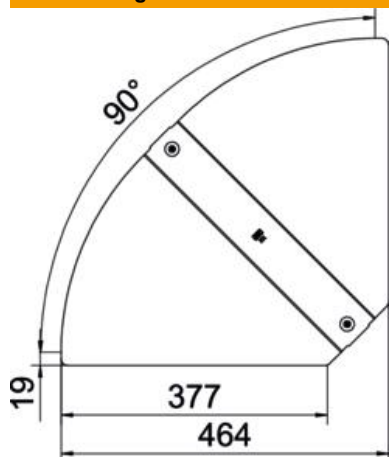

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 400 mm |
| Blechstärke | 1 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Anzahl Drehriegel | 2 St. |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |