


T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

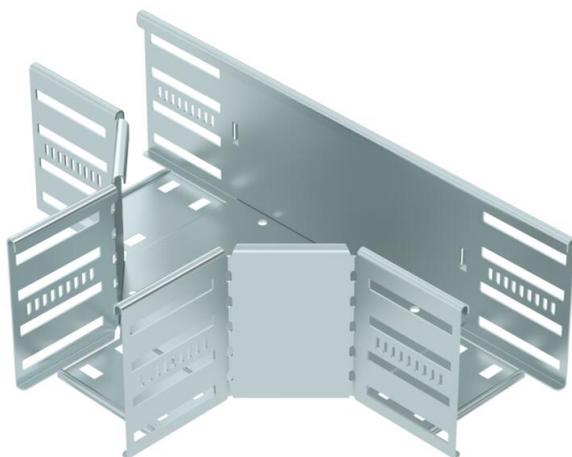

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6038300 |
| Typ | RT 110 FS |
| Bezeichnung 1 | T-Stück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne, horizontal |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x100 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 113,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

T-Stück 110 FS

Artikelnummer: 6038300



Abmessungen

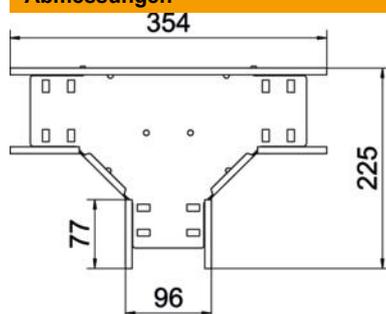

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Maß B | 100 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 27 St. |
| Holmstärke | 1,25 mm |