

Technisches Datenblatt

Deckel T-Stück FS

Artikelnummer: 6038602



Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen. Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------|
| Artikelnummer | 6038602 |
| Typ | RTD 150 FS |
| Bezeichnung 1 | Deckel |
| Bezeichnung 2 | für T-Stück |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B150mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 35 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Deckel T-Stück FS

Artikelnummer: 6038602



Abmessungen

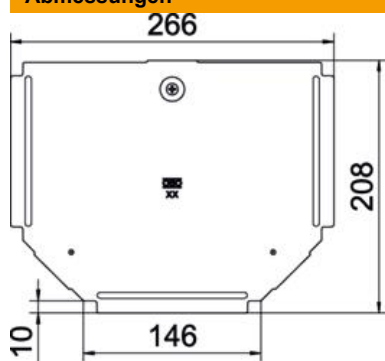

| | |
|-------------|---------|
| Breite | 150 mm |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Maß B | 150 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------|
| Anzahl Drehriegel | 1 St. |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Materialstärke | 0,75 mm |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Weitspann-Ausführung | nein |