

Technisches Datenblatt

Deckel T-Stück 200 A4

Artikelnummer: 6038682



Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen. Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6038682 |
| Typ | RTD 200 A4 |
| Bezeichnung 1 | Deckel |
| Bezeichnung 2 | für T-Stück |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B200mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 50 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Deckel T-Stück 200 A4

Artikelnummer: 6038682



Abmessungen

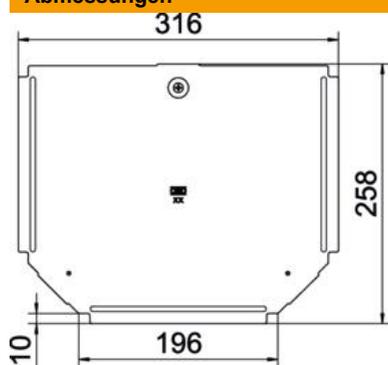

| | |
|-------------|---------|
| Breite | 200 mm |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Maß B | 200 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------|
| Anzahl Drehriegel | 1 St. |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Materialstärke | 0,75 mm |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Weitspann-Ausführung | nein |