


# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040484



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-  
typen mit der Seitenhöhe 60 mm.

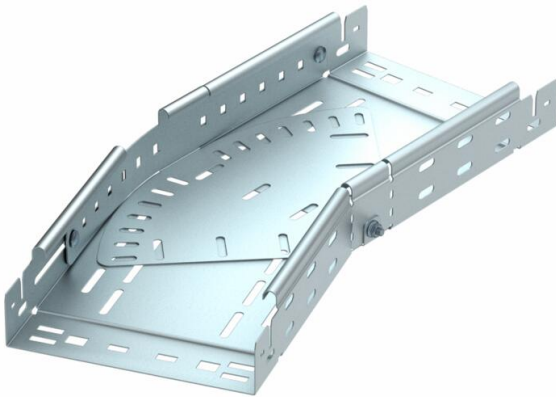

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6040484
Typ	RBMV 620 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	163,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040484



## Abmessungen

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	200 mm
Maß L	1,61 ft
Maß L	490 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung