


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FT

Artikelnummer: 6040500



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-
typen mit der Seitenhöhe 60 mm.

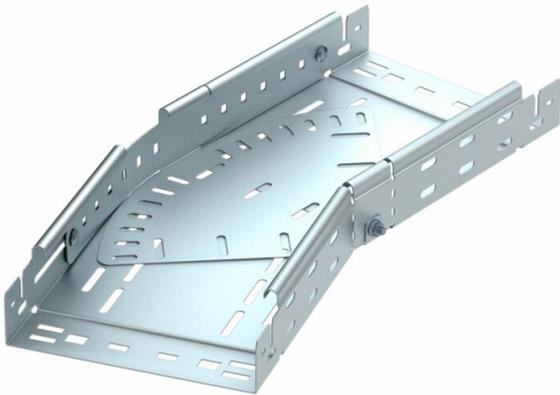

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040500
Typ	RBMV 610 FT
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	83,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FT

Artikelnummer: 6040500



Abmessungen

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm
Maß L	1,11 ft
Maß L	340 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung