


# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 60 FT

Artikelnummer: 6040504



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-  
typen mit der Seitenhöhe 60 mm.

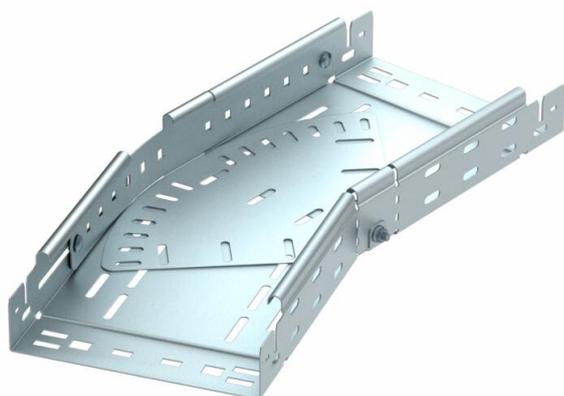

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6040504
Typ	RBMV 620 FT
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	179,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FT

Artikelnummer: 6040504



## Abmessungen

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	200 mm
Maß L	1,61 ft
Maß L	490 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung