


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 85 FT

Artikelnummer: 6040608



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-
typen mit der Seitenhöhe 85 mm.

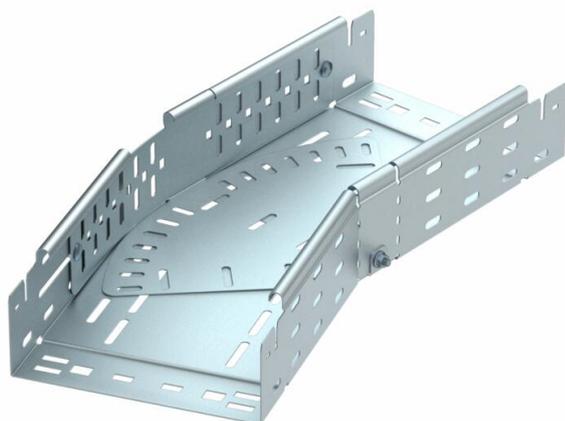

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 6040608 |
| Typ | RBMV 840 FT |
| Bezeichnung 1 | Bogen variabel |
| Bezeichnung 2 | mit Schnellverbindung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 85x400 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 676,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 85 FT

Artikelnummer: 6040608



Abmessungen



| | |
|-------------|---------|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß L | 820 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |