


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FS

Artikelnummer: 6040690



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-
typen mit der Seitenhöhe 110 mm.

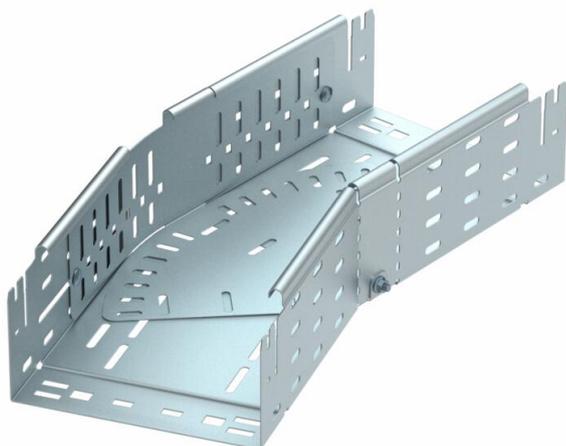

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040690
Typ	RBMV 150 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1134 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FS

Artikelnummer: 6040690



Abmessungen



Breite	500 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	500 mm
Maß L	960 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung