

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Bogen variabel Magic FS

Artikelnummer: 6040768



Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6040768
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	404x625
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	164,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Bogen variabel Magic FS

Artikelnummer: 6040768



### Abmessungen

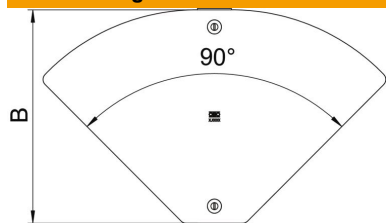

Breite	400 mm
Breite	16 in
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	400 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein