

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Bogen variabel Magic DD

Artikelnummer: 6040780



Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	6040780
Typ	DFBMV 100 DD
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	104x201
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Bogen variabel Magic DD

Artikelnummer: 6040780



### Abmessungen

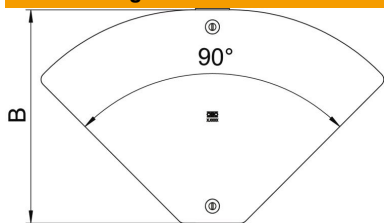

Breite	100 mm
Breite	4 in
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein