

Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 35 FS

Artikelnummer: 6041010



Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6041010
Typ	RBM 90 310 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	35x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	53,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 35 FS

Artikelnummer: 6041010



Abmessungen

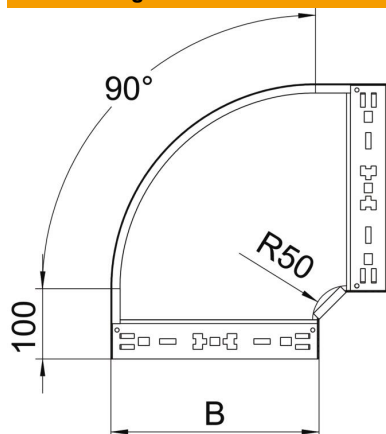

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	100 mm
Maß R	50 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung