

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 35 FS

Artikelnummer: 6041030



T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6041030
Typ	RTM 310 FS
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	35x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	69,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 35 FS

Artikelnummer: 6041030



Abmessungen

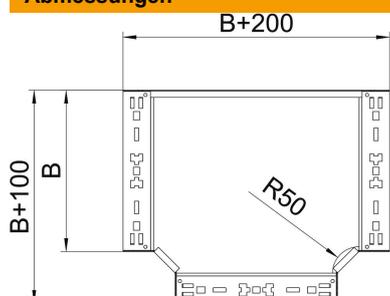

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	100 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm