

# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041052



Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6041052
Typ	RBM 45 660 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	298,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041052



### Abmessungen

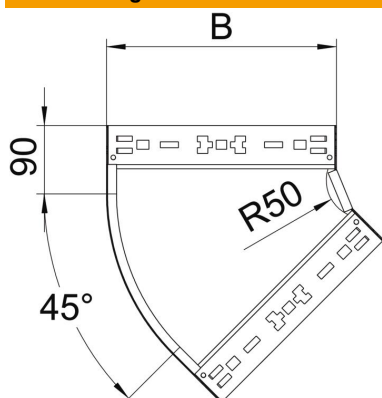

Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	600 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung