


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 6042223



Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

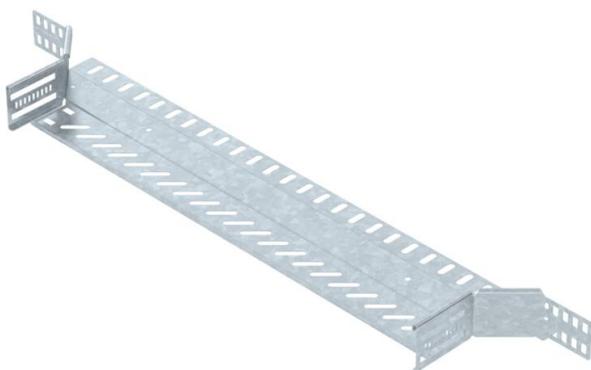


St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6042223 |
| Typ | RAA 660 FT |
| Bezeichnung 1 | Anbau-Abzweigstück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x600 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 93,6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

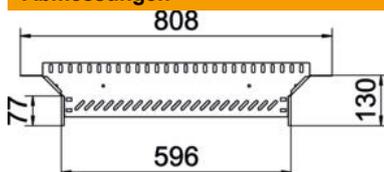

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 600 mm |

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 6042223



Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Abgehende Breite | 600 mm |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt | ja |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 16 St. |
| Holmstärke | 1,25 mm |