

Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück FS

Artikelnummer: 6042407



Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen. Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6042407
Typ	RAAD 300 FS
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für Anbau-Abzweigstück
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

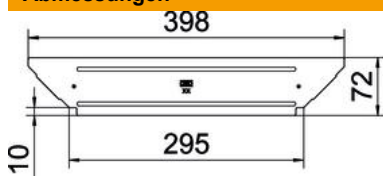

Breite	300 mm
Blechstärke	0,75 mm

Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück FS

Artikelnummer: 6042407



Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	aufliiegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	0,75 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein