

# Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm FT

Artikelnummer: 6045138



Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6045138
Typ	MKR 15 125 FT
Bezeichnung 1	Kabelrinne Marinenorm
Bezeichnung 2	Materialstärke 1,25mm
Hersteller	OBO
Dimension	15x125x2000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	122,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne, Marinenorm FT

Artikelnummer: 6045138



### Abmessungen

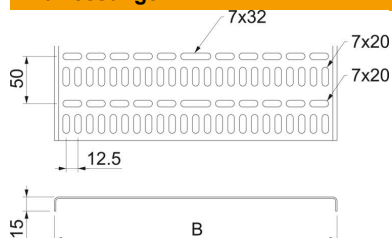

Abmessung	15 x 125
Länge	2.000 mm
Breite	125 mm
Höhe	15 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	125 mm

### Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Begehbar	nein
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

### Belastungen

Stützabstand 1,0m	0,6 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,2 kN/m