

Technisches Datenblatt

Flachkopfschraube mit Innensechsrund G

Artikelnummer: 6049246



Flachkopfschraube mit Innensechsrund zum Verbinden von Unterteil und Traverse der symmetrischen Bodenstütze BSS, einzusetzen beim begehbaren Kabelrinnensystem BKRS.



St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6049246 |
| Typ | FKS 6x12 G |
| Bezeichnung 1 | Flachkopfschraube |
| Bezeichnung 2 | mit Innensechsrund |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M6x12 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,53 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Flachkopfschraube mit Innensechsrund G

Artikelnummer: 6049246



Abmessungen

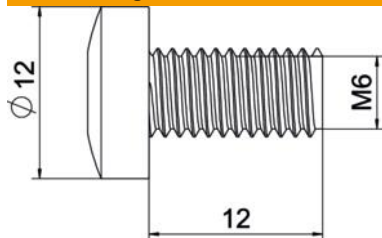

| | |
|-----------|---------|
| Abmessung | M6x12 |
| Länge | 16,6 mm |
| Breite | 12 mm |
| Maß D | 12 mm |
| Maß L | 12 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------|
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Gewinde | M6 |
| Gewinde metrisch | 6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 12 mm |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kopfdurchmesser | 12 mm |
| Kopfform | Flachkopf |
| Kopfform | Flachkopf |
| Mit Flansch | nein |
| Mit Mutter | nein |
| Mit Unterlegscheibe | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Schaftlänge | 12 |
| Schlagfest | nein |
| Schraubensystem | Torx |
| Selbstsichernd | nein |
| Vollgewinde | ja |
| Linksgewinde | nein |
| Gewinde imperial | 1/4 Zoll |