

Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052643



Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6052643
Typ	DRLU 100 DD
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	100x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	99 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052643



Abmessungen

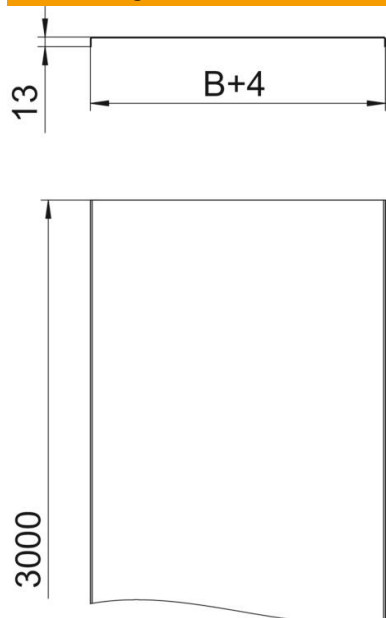

Länge	3.000 mm
Länge	10 ft
Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	13 mm
Blechstärke	0,03 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein