


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht A2

Artikelnummer: 6052837

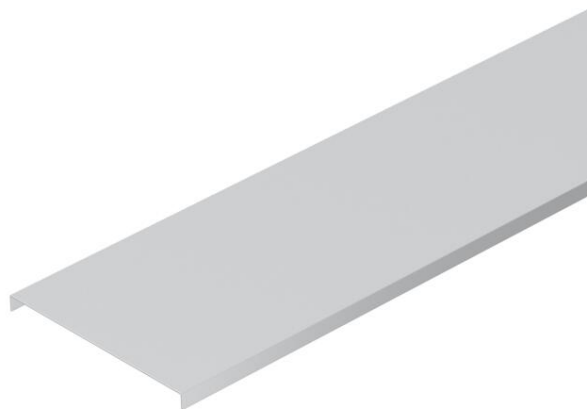

Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6052837
Typ	DRLU 400 A2
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	400x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	334,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht A2

Artikelnummer: 6052837



Abmessungen

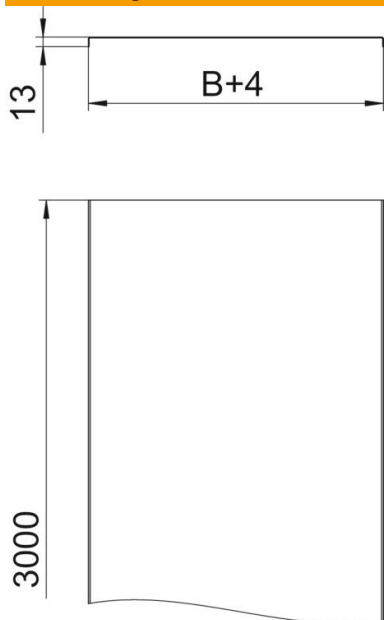

Länge	3.000 mm
Länge	10 ft
Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	400 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein