


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne für Fördertechnik 60 FS

Artikelnummer: 6061843



Gelochte Kabelrinne zur Verlegung von Kabeln und Leitungen, speziell geeignet für die Fördertechnik in der Automobilindustrie. Einsetzbar im Innenbereich. Schraubverbindung. Geeignet für direkte und erhöhte Bodenmontage.

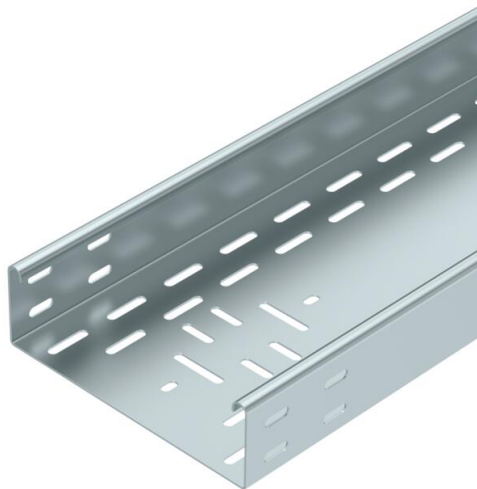

St

Stahl

FS

bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6061843
Bezeichnung 1	Kabelrinne
Bezeichnung 2	für Fördertechnik
Hersteller	OBO
Dimension	60x200x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	378,067 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne für Fördertechnik 60 FS



Artikelnummer: 6061843

### Abmessungen

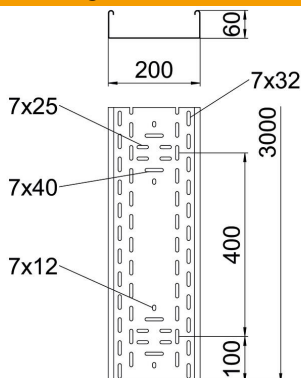

Abmessung	60x200
Länge	3.000 mm
Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	200 mm
Maß H	60 mm

### Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Nutzquerschnitt	118 cm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	11800 mm <sup>2</sup>
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Nutzlänge	3000 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt