

# Technisches Datenblatt

## Trennsteg 60 FS

Artikelnummer: 6062068



Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer       | 6062068              |
| Typ                 | TSG 60 FS            |
| Bezeichnung 1       | Trennsteg            |
| Bezeichnung 2       | für Kabeltragsysteme |
| Hersteller          | OBO                  |
| Dimension           | 60x2995              |
| Werkstoff           | Stahl                |
| Oberfläche          | bandverzinkt         |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346         |
| Kleinste VK-Einheit | 3                    |
| Mengeneinheit       | Meter                |
| Gewicht             | 55,7 kg              |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m             |


# Technisches Datenblatt

## Trennsteg 60 FS

Artikelnummer: 6062068



### Abmessungen

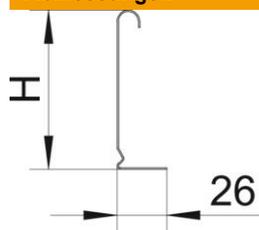

|              |          |
|--------------|----------|
| Länge        | 3.000 mm |
| Länge        | 10 ft    |
| Höhe         | 60 mm    |
| Höhe         | 2 in     |
| Blechstärke  | 0,75 mm  |
| Maß H (Inch) | 2 in     |
| Maß H        | 60 mm    |
| Maß L        | 10 ft    |
| Maß L        | 3.000 mm |



### Technische Daten

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Ausführung                 | L-Profil   |
| Befestigungsart            | schraubbar |
| Befestigungslochung (ETIM) | nein       |
| Funktionserhalt            | nein       |
| Geeignet für Gitterrinne   | ja         |
| Geeignet für Kabelleiter   | ja         |
| Geeignet für Kabelrinne    | ja         |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein       |