

Technisches Datenblatt

Schraubverbinder FT

Artikelnummer: 6066240



Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm mit 15 mm Seitenhöhe.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6066240
Typ	MKR SV FT
Bezeichnung 1	Schraubverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Marinenorm
Hersteller	OBO
Dimension	16x29x60
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,888 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Schraubverbinder FT

Artikelnummer: 6066240



Abmessungen

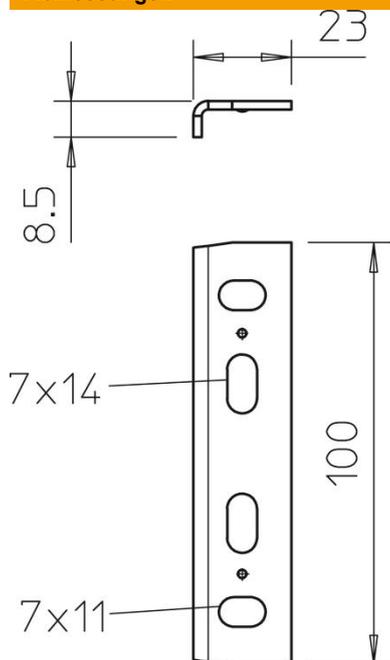

Länge	100 mm
Breite	23 mm
Höhe	8,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	15 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder