


# Technisches Datenblatt

## Längs- und Winkelverbinder A2

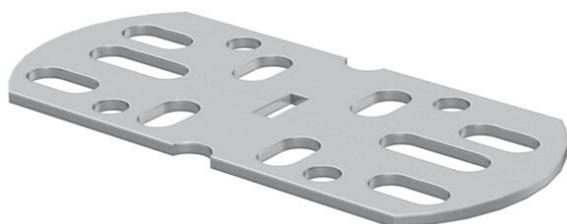

Artikelnummer: 6066569



Längs- und Winkelverbinder zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen.  
Mit 2 Längs- und Winkelverbindern kann zusätzlich ein Gelenkverbinder hergestellt werden. Lieferumfang inklusive Schrauben und Muttern.




<b>A2</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6066569
Typ	VF AZK A2
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für AZ-Kanal
Hersteller	OBO
Dimension	45x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,746 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

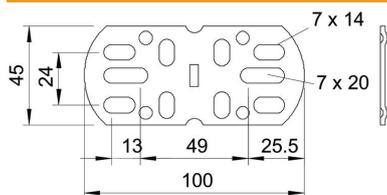

Abmessung	100 x 45
Breite	100 mm
Höhe	45 mm
Blechstärke	1,5 mm

### Technische Daten

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	50 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

# Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder A2

Artikelnummer: 6066569



## Technische Daten

Verbindungsart

Schraubverbinder