


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 60 A4

Artikelnummer: 6067664



Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

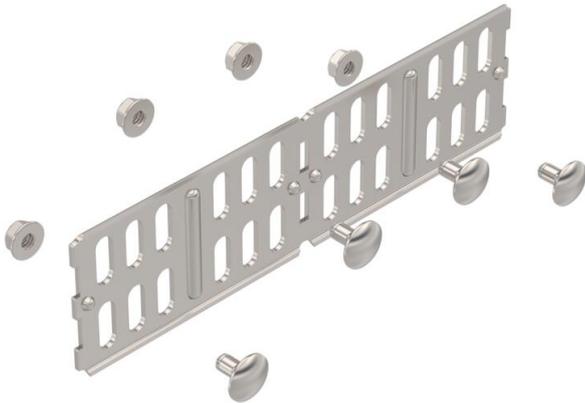


- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6067664
Typ	RWVL 60 A4
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

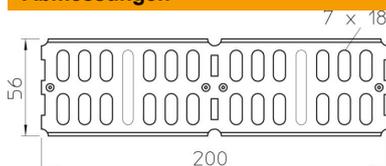

Abmessung	200 x 60
Länge	200 mm
Breite	4 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	2 mm

Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 60 A4

Artikelnummer: 6067664



Technische Daten

Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder