

Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic® FS

Artikelnummer: 6068914



Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm. Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 6068914 |
| Bezeichnung 1 | Längsverbinder-Set |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne Magic |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x100x200 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,15 kg COe / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic® FS



Artikelnummer: 6068914

Abmessungen

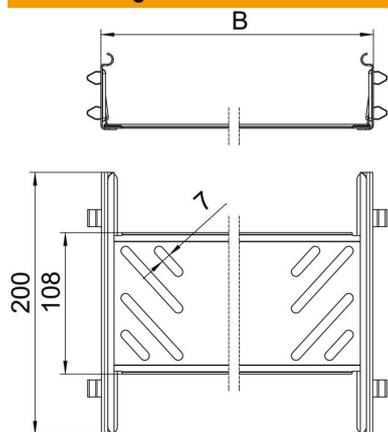

| | |
|-------------|--------|
| Abmessung | 60x100 |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 100 mm |
| Breite | 4 in |
| Höhe | 60 mm |
| Höhe | 2 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 100 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Ausführung | Längsverbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Verbindungsart | Schraubloser Verbinder |