

Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic DD

Artikelnummer: 6068944



Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm. Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6068944
Typ	KTSMV 640 DD
Bezeichnung 1	Längsverbinder-Set
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Magic
Hersteller	OBO
Dimension	60x400x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic DD

Artikelnummer: 6068944



Abmessungen

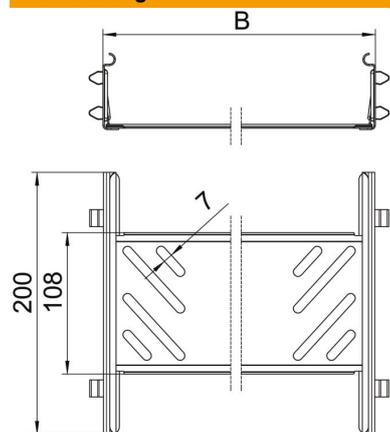

Abmessung	60x400
Länge	200 mm
Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	400 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	schraubloser Verbinder