
Technisches Datenblatt

Eckverbinder 60 DD

Artikelnummer: 6069410

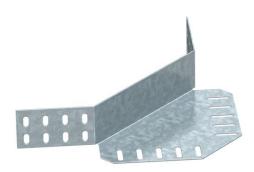

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.





St

Stahl

DD

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6069410
Тур	REV 60 DD
Bezeichnung 1	Eckverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Eckverbinder 60 DD

Artikelnummer: 6069410



Abmessungen				
7x15	Abmessung	240 x 130		
	Länge	240 mm		
	Breite	200 mm		
	Höhe	55 mm		
200	Höhe	2 in		
	Blechstärke	1,25 mm		
7×35				
250				

Technische Daten		
	Ausführung	Eckverbinder
	Funktionserhalt	nein
	Geeignet für Gitterrinne	nein
	Geeignet für Kabelleiter	nein
	Geeignet für Kabelrinne	ja
	Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
	Gelenkverbinder horizontal	nein
	Gelenkverbinder vertikal	nein
	Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
	Verbindungsart	Schraubverbinder
	Weitspann-Ausführung	nein