

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6080294



Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6080294
Typ	AZDMD 100 A2
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für AZ-Kleinkanal
Hersteller	OBO
Dimension	103x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	99,933 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6080294



Abmessungen

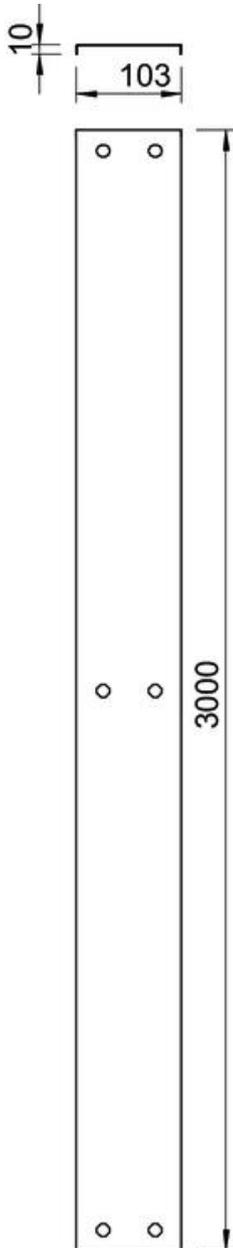

Länge	3.000 mm
Breite	103 mm
Höhe	10 mm
Blechstärke	1 mm
Maß H	10 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6080294



Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein