


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder FT

Artikelnummer: 6091334

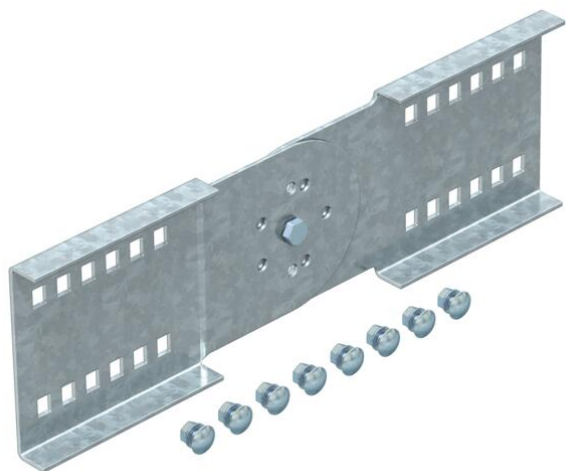

Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe. Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6091334
Typ	WRGV 110 FT
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x380
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	119 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

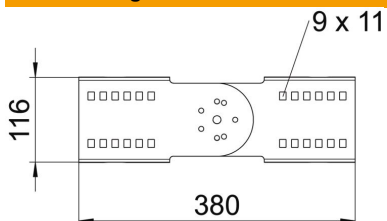

Länge	380 mm
Breite	20 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	2,5 mm

# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder FT

Artikelnummer: 6091334



### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder