

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 160 FS

Artikelnummer: 6098808



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6098808
Typ	WRAA 164 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelrinne 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2075 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

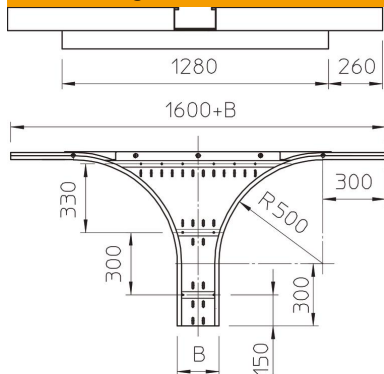

Breite	400 mm
Höhe	160 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	400 mm
Maß R	500 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 160 FS

Artikelnummer: 6098808



Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	2 mm