

# Technisches Datenblatt

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Artikelnummer: 6104937



Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes USB 3.0 Typ A-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



PC Polycarbonat

## Stammdaten

Artikelnummer	6104937
Typ	MTS-U3A F SWGR1
Bezeichnung 1	Multimediaträger USB 3.0 A-A
Bezeichnung 2	mit Kabel, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Artikelnummer: 6104937



## Abmessungen

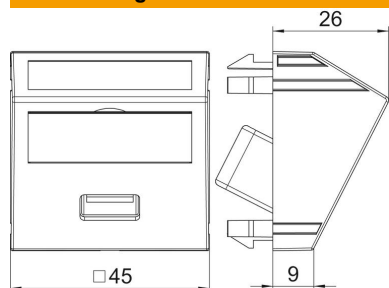

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

## Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	ja
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	26 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	USB
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte