

# Technisches Datenblatt

Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss

Artikelnummer: 6104952



Multimediaträger mit einer Mini-Klinken-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, Mini-Klinken-Buchse (TRS 3,5 mm) mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

**PC** Polycarbonat

## Stammdaten

Artikelnummer	6104952
Typ	MTG-MK L AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Audio-Klinke
Bezeichnung 2	1x Buchse mit Lötanschluss
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,128 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss

Artikelnummer: 6104952



## Abmessungen

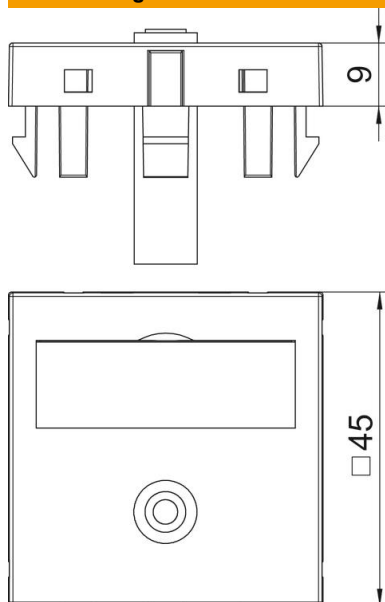

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

## Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	Klinke
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte