

# Technisches Datenblatt

Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Artikelnummer: 6104961



Multimediaträger mit einer Mini-Klinken-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, Mini-Klinken-Buchse (TRS 3,5 mm) mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat

## Stammdaten

Artikelnummer	6104961
Typ	MTS-MK L SWGR1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Audio-Klinke
Bezeichnung 2	1x Buchse mit Lötanschluss
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Artikelnummer: 6104961



## Abmessungen

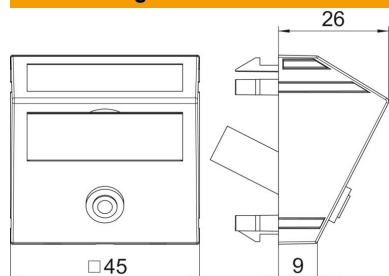

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

## Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	26 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	Klinke
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte