

# Technisches Datenblatt

BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupp-  
lung, alu lackiert

Artikelnummer: 6105024



Multimediaträger mit einer BNC-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Be-  
schriftungsfeld, BNC-Kupplung in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit  
Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die  
Systemumgebung.

PC Polycarbonat

## Stammdaten

Artikelnummer	6105024
Typ	MTG-BC F AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Video-BNC
Bezeichnung 2	1x Kupplung, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupp-  
lung, alu lackiert

Artikelnummer: 6105024



## Abmessungen

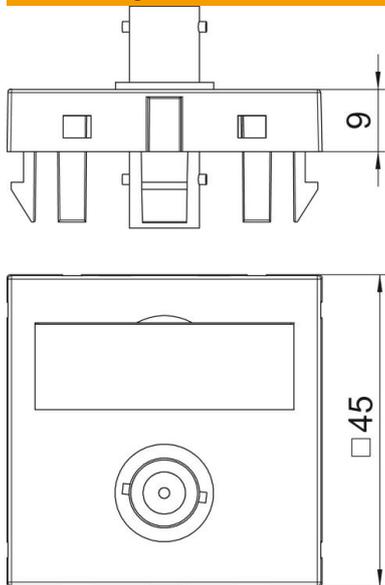

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

## Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	BNC/TNC
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte