


# Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Länge 1 m, weiß  
Artikelnummer: 6108732



Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.

Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.

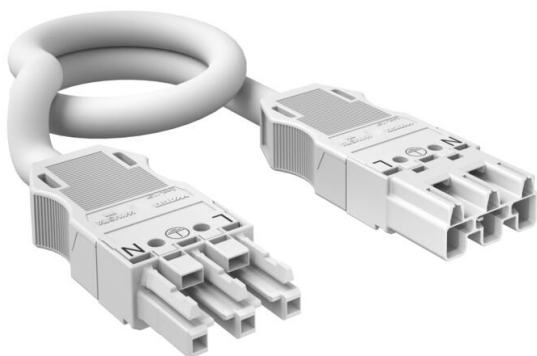

PA Polyamid

## Stammdaten

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer       | 6108732                       |
| Typ                 | VL-WIN 3P2.5H1W               |
| Bezeichnung 1       | Verbindungsleitung            |
| Bezeichnung 2       | 3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA |
| Hersteller          | OBO                           |
| Dimension           | 1000x27x15                    |
| Farbe               | weiß                          |
| Werkstoff           | Polyamid                      |
| Kleinste VK-Einheit | 1                             |
| Mengeneinheit       | Stück                         |
| Gewicht             | 16,5 kg                       |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                    |

## Technische Daten

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Anzahl Pole                      | 3                |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungskabel |
| Art der Verriegelung             | separat          |
| Ausführung Seite 1               | Buchse           |
| Ausführung Seite 2               | Stecker          |
| Bemessungsstoßspannung           | 4                |
| Brandlast                        | 0,88             |

# Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Länge 1 m, weiß

Artikelnummer: 6108732



## Technische Daten

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz | weiß                |
| Halogenfrei                        | ja                  |
| Kabeltyp                           | H05Z1Z1-F           |
| Leitungslänge                      | 1000 mm             |
| Mantel-Farbe                       | weiß                |
| Nennspannung                       | 250 V               |
| Nennstrom                          | 20 A                |
| Pol-Kennzeichnung                  | L, N, PE            |
| Querschnitt                        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                          | IP20                |
| Verschmutzungsgrad                 | 3                   |