

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53100

Artikelnummer: 6112423



Außeneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA....

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.



Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6112423
Typ	GA-AS53100EL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	Alu starre Form
Hersteller	OBO
Dimension	53x100x175
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	84,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53100

Artikelnummer: 6112423



Abmessungen

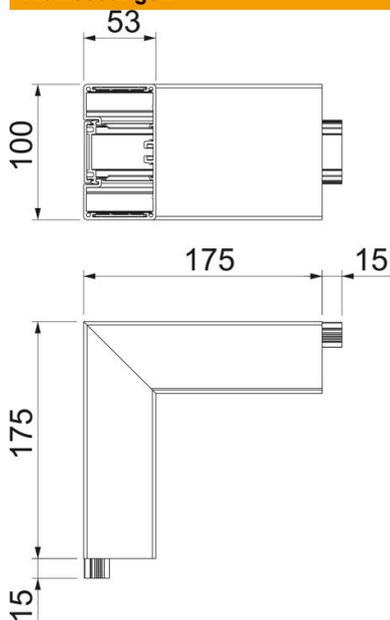

Länge	175 mm
Breite	100 mm
Höhe	53 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite	100 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	45 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich min.	90 mm