

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130

Artikelnummer: 6112533



Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA....

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.



**Alu** Aluminium

**EL** eloxiert

## Stammdaten

Artikelnummer	6112533
Typ	GA-FS53130EL
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Alu starre Form
Hersteller	OBO
Dimension	53x130x225
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	119,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130

Artikelnummer: 6112533



## Abmessungen

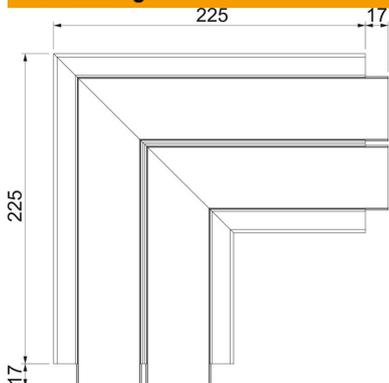

Länge	225 mm
Breite	130 mm
Höhe	53 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich min.	90 mm