

# Technisches Datenblatt

## Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113024



Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanal-segmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 100 und 165 mm.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6113024
Typ	GK-KS45-1AL
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 100 und 165
Hersteller	OBO
Dimension	168x55x15
Farbe	alu
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,58 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113024



### Abmessungen

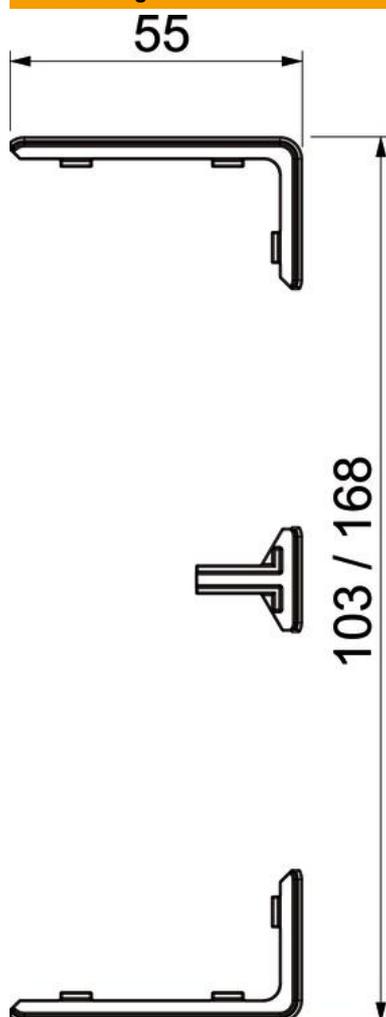

Länge	15 mm
Breite	55 mm
Höhe	27 mm

### Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	Schieben (vor Montage)
Form	symmetrisch
für Kanalbreite	100,17 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Oberteilbreite	45 mm
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C

# Technisches Datenblatt

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113024

