


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113073



Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.

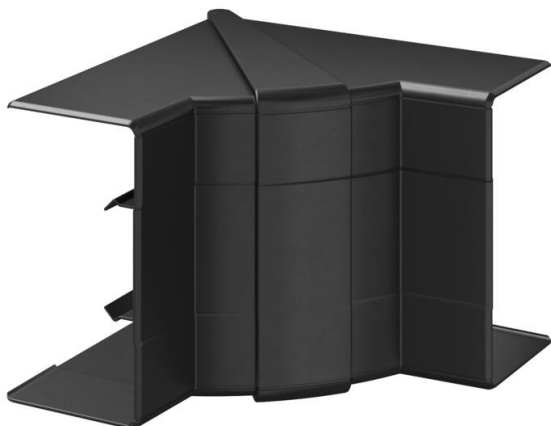

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113073
Typ	GK-IH53100SW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	variabel
Hersteller	OBO
Dimension	110x145x145
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,856 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Breite	100 mm
Höhe	53 mm

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113073



Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
Form	symmetrisch
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzfolie	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	97 mm
Winkelbereich min.	83 mm