

Technisches Datenblatt

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113214



Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanal-segmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 130 mm.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113214
Typ	GK-KS45-2AL
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 130
Hersteller	OBO
Dimension	133x55x15
Farbe	alu
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113214



Abmessungen

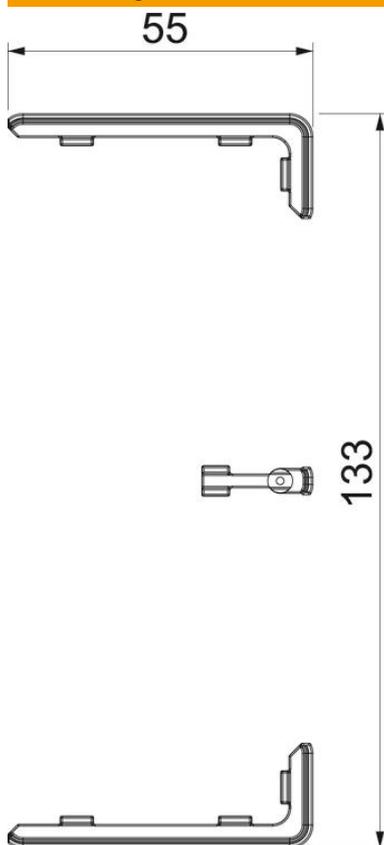

Länge	15 mm
Breite	55 mm
Höhe	17 mm

Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	Schieben (vor Montage)
Form	symmetrisch
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Oberteilbreite	45 mm
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C