

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
GK-53130
Artikelnummer: 6113274



Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113274
Typ	GK-FH53130AL
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Haubenformteil
Hersteller	OBO
Dimension	172x172x56
Farbe	alu
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
GK-53130

Artikelnummer: 6113274



Abmessungen

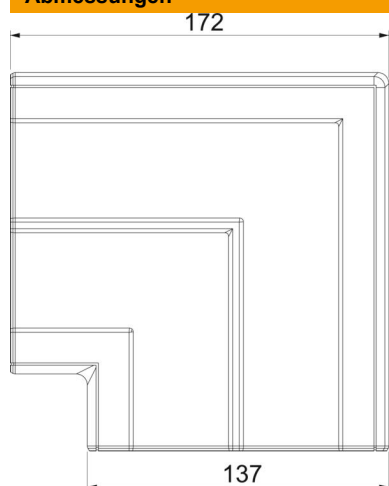

Länge	172 mm
Breite	137 mm
Höhe	55,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm