

# Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ  
53130

Artikelnummer: 6113302



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53130 auf die Systemgröße 53130.




Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Artikelnummer	6113302
Typ	GK-TR53130LGR
Bezeichnung 1	T-Stück Adapter
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 2-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	190x52x56
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,514 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

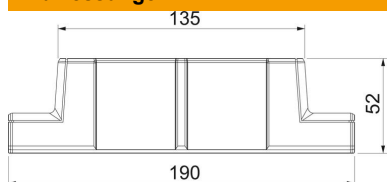

Länge	190 mm
Breite	52 mm
Höhe	55,5 mm

# Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ  
53130

Artikelnummer: 6113302



## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	0
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C