

Technisches Datenblatt

Außeneckoberteil, glatt

Artikelnummer: 6114230



Außeneckoberteil aus PC/ABS, glatte Oberfläche.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6114230
Bezeichnung 1	Oberteil halogenfrei
Bezeichnung 2	Außeneck, glatt
Hersteller	OBO
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Außeneckoberteil, glatt

Artikelnummer: 6114230



Abmessungen

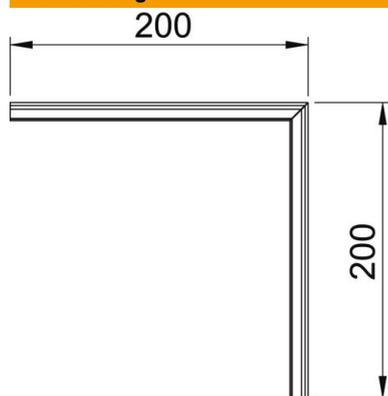

Länge	200 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm



Technische Daten

Anwendung	Außeneck
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C