


Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

Artikelnummer: 6114260



Inneneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

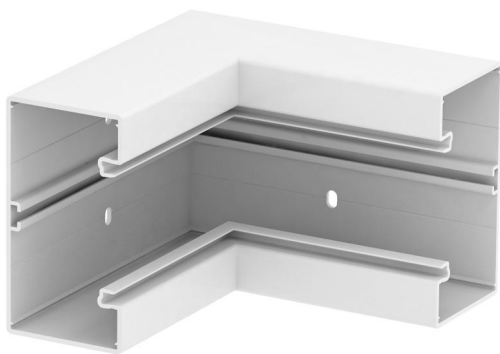

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6114260
Typ	GKH-I70130RW
Bezeichnung 1	Inneneck halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	70x130
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	90 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

Artikelnummer: 6114260



Abmessungen

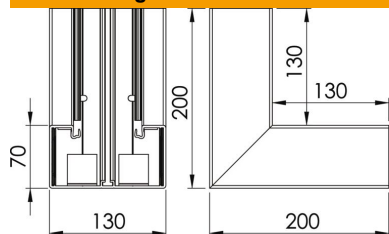

Länge	200 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	0
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm