

Technisches Datenblatt

Wechselschalter mit LED Element, 1/2 Modul

Artikelnummer: 6120930



Wechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.



PC Polycarbonat

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6120930 |
| Typ | WS-UKL AL0.5 |
| Bezeichnung 1 | Aus-/Wechselschalter |
| Bezeichnung 2 | mit Kontrolllicht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 10 A, 250 V |
| Farbe | alu lackiert |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Wechselschalter mit LED Element, 1/2 Modul

Artikelnummer: 6120930



Abmessungen

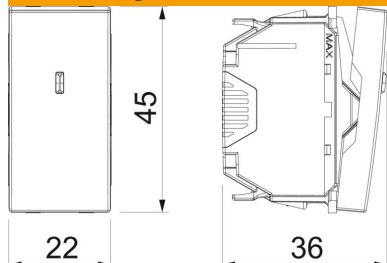

| | |
|--------|-------|
| Breite | 22 mm |
| Höhe | 45 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Befestigungsart | einrasten |
| Beleuchtung | ja |
| Beleuchtungsfunktion | Kontrolle und Orientierung |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kontroll-Licht | ja |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 10 A |
| Schaltungsart | Wechselschalter |
| Schutzart | IP20 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Tiefe | 36 mm |