

Technisches Datenblatt

Kanalsteckdose BRK 2-fach

Artikelnummer: 6121016



2-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V.



Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 6121016 |
| Typ | BRK 2STD agr |
| Bezeichnung 1 | Steckdose |
| Bezeichnung 2 | SIGNA IN 2-fach RAL7016 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 140x82x71 |
| Farbe | anthrazitgrau; RAL 7016 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 20,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Kanalsteckdose BRK 2-fach

Artikelnummer: 6121016



Abmessungen

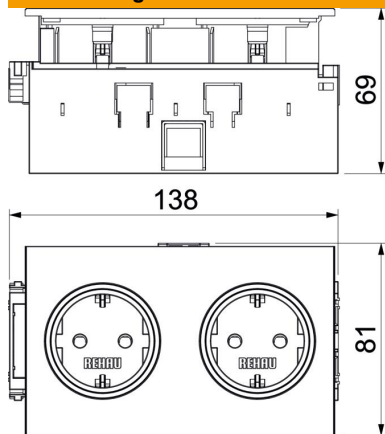

| | |
|--------|--------|
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 82 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
| Abschließbar | nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausführung | SCHUKO |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Befestigungsart | sonstige |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Isolierte Einbau | ja |
| Klappdeckel | nein |
| Kodierung | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Schutzart | IP20 |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Winkel | 0° |
| Transparent | nein |
| Verdreher Zentraleinsatz | nein |
| Überspannungsschutz | nein |