


Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 35, Kanalbreite 35

Artikelnummer: 6131154

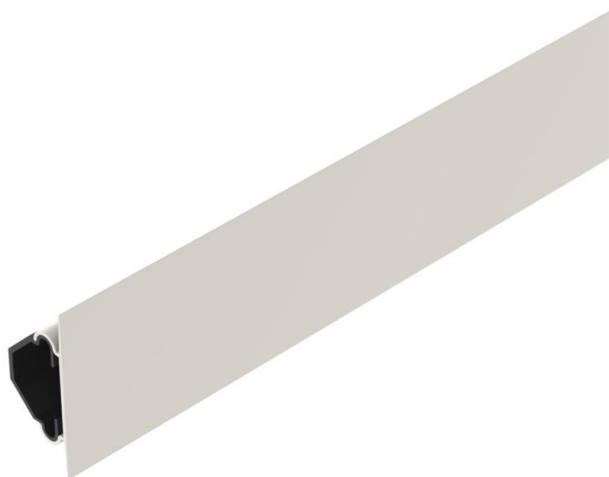

Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand.
Unter- und Oberteil im Karton.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6131154
Typ	ECK 3535 rws
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	RAUTRIGO Set 35x35 9010 L2,5 m
Hersteller	OBO
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	75
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	18,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 35, Kanalbreite 35

Artikelnummer: 6131154



Abmessungen

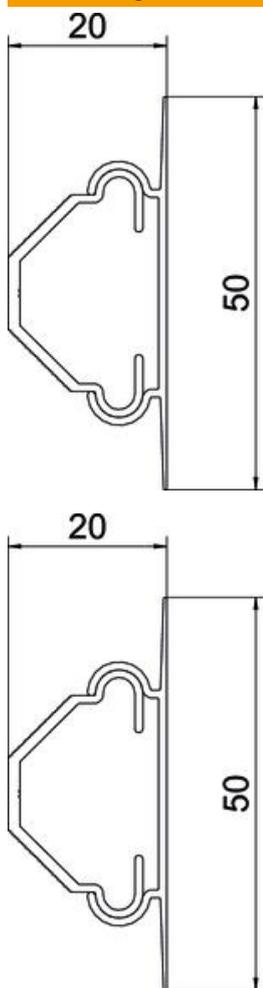

Länge	2.500 mm
Breite	50 mm
Höhe	35 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Nutzquerschnitt	220 mm ²
Schutzfolie	nein